


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60 A4

Artikelnummer: 6040550



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnen-
typen mit der Seitenhöhe 60 mm.

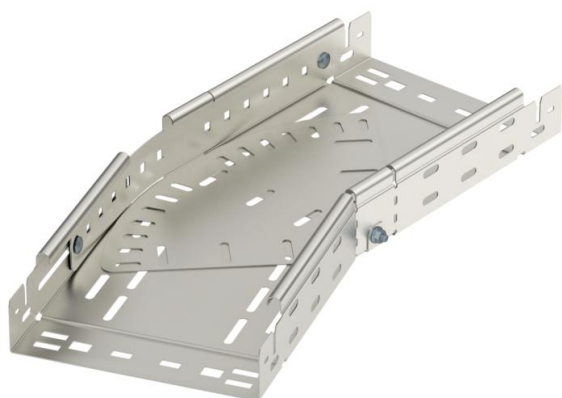

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6040550
Typ	RBMV 650 A4
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	986,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

 
Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60 A4


Artikelnummer: 6040550



Abmessungen



Breite	500 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	500 mm
Maß L	960 mm

 

Technische Daten

Abiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung