


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60 FT

Artikelnummer: 6040510



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnen-
typen mit der Seitenhöhe 60 mm.

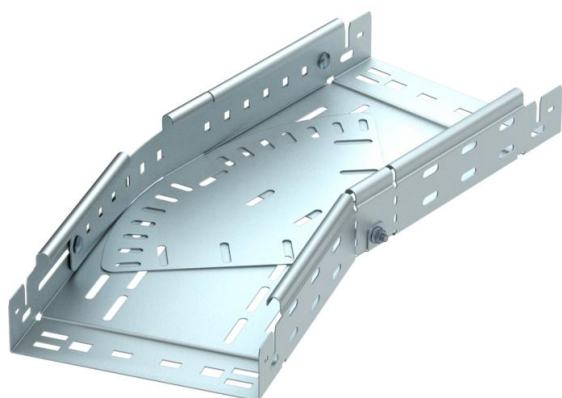

St Stahl

FT tauchfeuverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6040510
Typ	RBMV 650 FT
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1083,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

 
Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60 FT




Artikelnummer: 6040510



Abmessungen



Breite	500 mm
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	500 mm
Maß L	960 mm

   

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung