


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60 A2

Artikelnummer: 6040532



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnen-
typen mit der Seitenhöhe 60 mm.

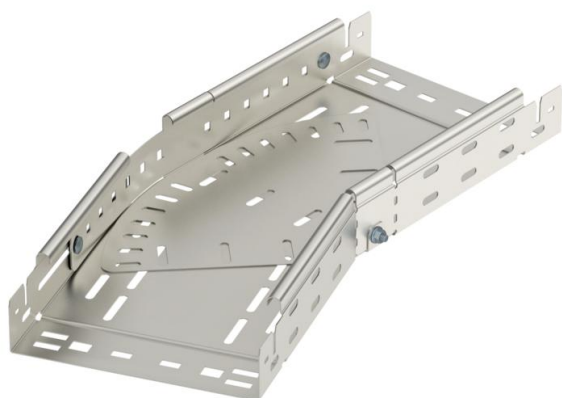

VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6040532
Typ	RBMV 660 A2
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x600
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1347,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

 
Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60 A2


Artikelnummer: 6040532



Abmessungen



Breite	600 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	600 mm
Maß L	1.120 mm

 

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung