


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 85 FS

Artikelnummer: 6040580



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnen-
typen mit der Seitenhöhe 85 mm.

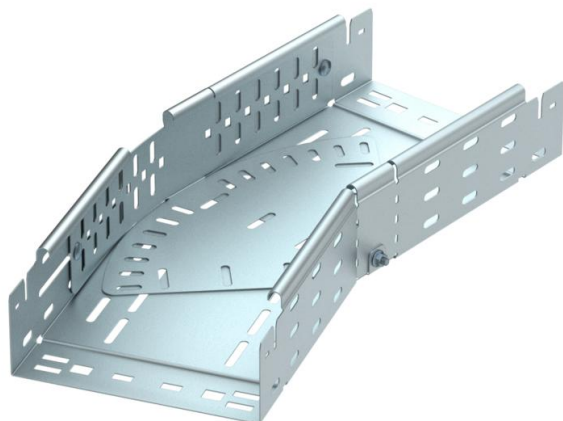

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6040580
Typ	RBMV 810 FS
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	85x100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	88,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 85 FS


Artikelnummer: 6040580



Abmessungen

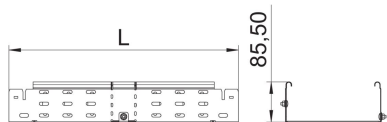

Breite	100 mm
Höhe	85 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	100 mm
Maß L	340 mm

 

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung