


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 85 FS

Artikelnummer: 6040592



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnen-
typen mit der Seitenhöhe 85 mm.

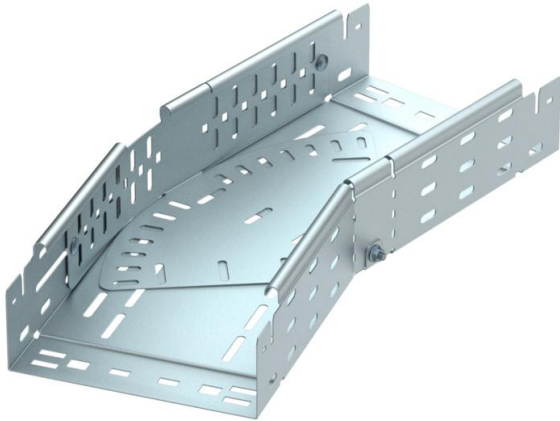

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6040592
Typ	RBMV 860 FS
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	85x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1433,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 85 FS


Artikelnummer: 6040592



Abmessungen

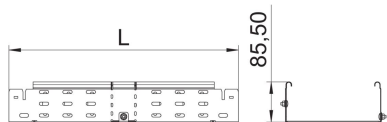

Breite	600 mm
Höhe	85 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	600 mm
Maß L	1.120 mm

 

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung