


# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen Magic 110 FT

Artikelnummer: 6041790



Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

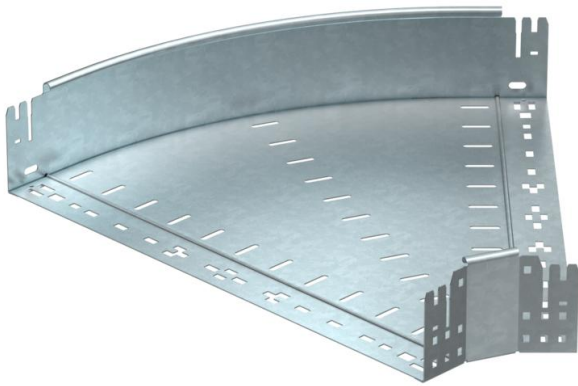

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6041790
Typ	RBM 45 160 FT
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	110x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	362,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen Magic 110 FT

Artikelnummer: 6041790



### Abmessungen

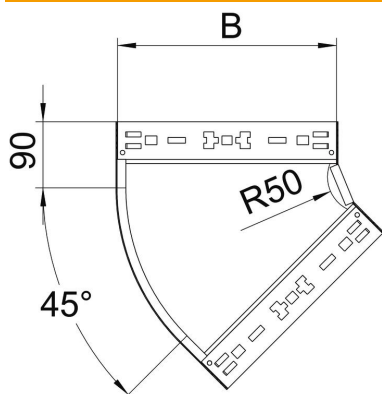

Breite	600 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	600 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung