

# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen Magic 85 FS

Artikelnummer: 6041412



Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6041412
Typ	RBM 45 820 FS
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	85x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	98,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen Magic 85 FS

Artikelnummer: 6041412



### Abmessungen

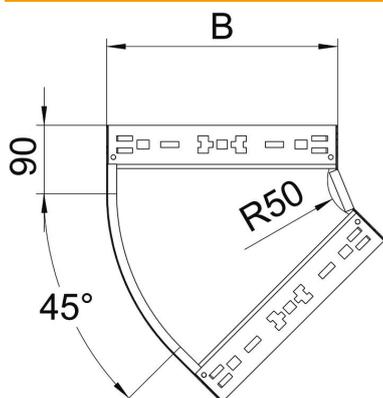

Breite	200 mm
Höhe	85 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	200 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung