


# Technisches Datenblatt

45°-Bogen Magic 85 FT

Artikelnummer: 6041432



Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

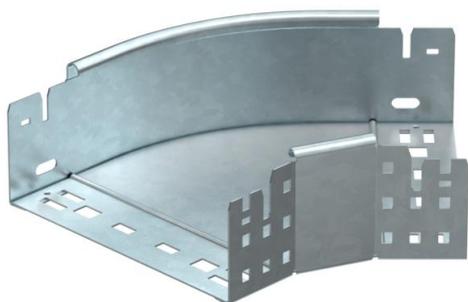

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	6041432
Typ	RBM 45 820 FT
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	85x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	105,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

45°-Bogen Magic 85 FT

Artikelnummer: 6041432



## Abmessungen

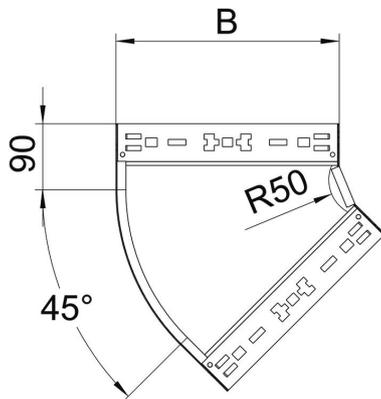

Breite	200 mm
Höhe	85 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	200 mm

## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung