


# Technisches Datenblatt

90°-Bogen Magic 110 FT

Artikelnummer: 6041861



Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

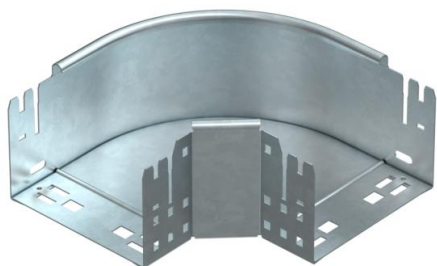

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	6041861
Typ	RBM 90 115 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	110x150
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	129,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

90°-Bogen Magic 110 FT

Artikelnummer: 6041861



## Abmessungen

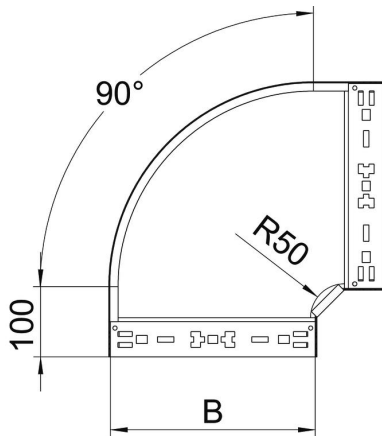

Breite	150 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	150 mm

## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung