


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen Magic 85 FS

Artikelnummer: 6041494



Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

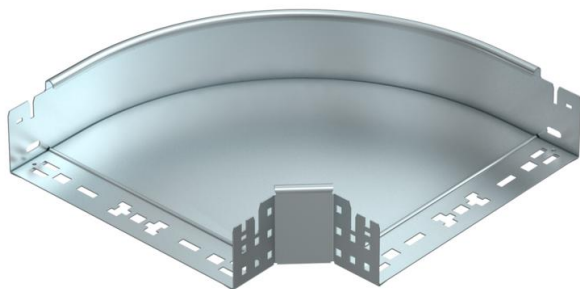

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6041494
Typ	RBM 90 830 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	85x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	213,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen Magic 85 FS

Artikelnummer: 6041494



### Abmessungen

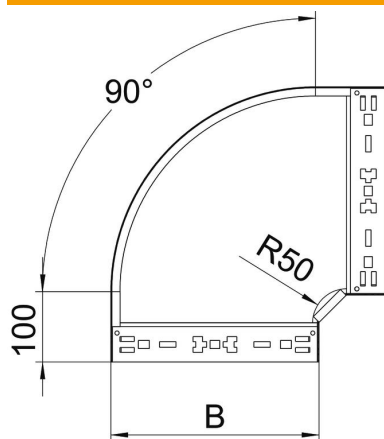

Breite	300 mm
Höhe	85 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	300 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung