

Technisches Datenblatt

90°-Vertikalbogen, fallend 60 FS

Artikelnummer: 7007059



Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Der Vertikalbogen wird über das Ende der Kabelrinne geschoben und verschraubt.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7007059
Typ	RBV 615 F FS
Bezeichnung 1	Vertikalbogen 90°
Bezeichnung 2	fallend
Hersteller	OBO
Dimension	60x150
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	73 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

90°-Vertikalbogen, fallend 60 FS

Artikelnummer: 7007059



Abmessungen

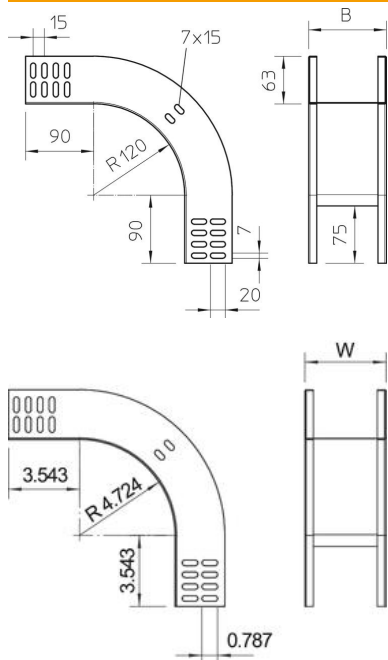

Breite	150 mm
Breite	6 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	150 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	ja
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt