

# Technisches Datenblatt

## 90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS

Artikelnummer: 7007278



Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Der Vertikalbogen wird über das Ende der Kabelrinne geschoben und verschraubt.

Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Artikelnummer       | 7007278           |
| Typ                 | RBV 830 F FS      |
| Bezeichnung 1       | Vertikalbogen 90° |
| Bezeichnung 2       | fallend           |
| Hersteller          | OBO               |
| Dimension           | 85x300            |
| Werkstoff           | Stahl             |
| Oberfläche          | bandverzinkt      |
| Oberflächennorm     | DIN EN 10346      |
| Kleinste VK-Einheit | 1                 |
| Mengeneinheit       | Stück             |
| Gewicht             | 121,8 kg          |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.        |


# Technisches Datenblatt

## 90°-Vertikalbogen, fallend 85 FS

Artikelnummer: 7007278



### Abmessungen

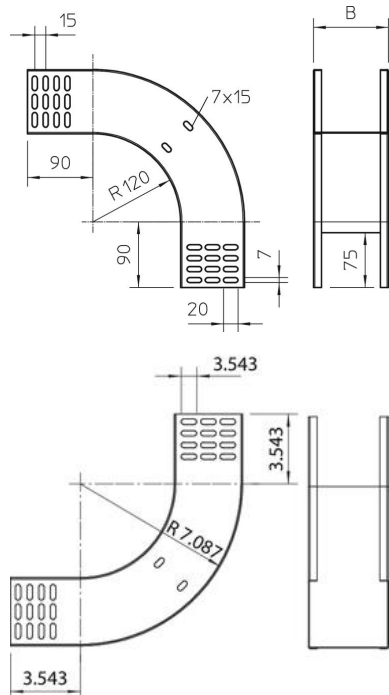

|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 300 mm |
| Breite      | 12 in  |
| Höhe        | 85 mm  |
| Höhe        | 3 in   |
| Blechstärke | 1 mm   |
| Maß B       | 300 mm |

### Technische Daten

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Abbiegung (Winkel)                 | 90°              |
| Ausführung Verbinder               | ohne Verbinder   |
| Funktionserhalt                    | nein             |
| Montagelochung im Boden            | nein             |
| NATO Lochbild                      | nein             |
| Richtungsänderung                  | vertikal fallend |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein             |
| Seitenlochung                      | nein             |
| Weitspann-Ausführung               | nein             |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt       |