


# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 7068409

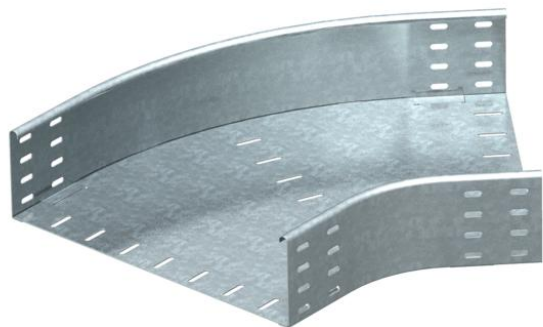

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7068409
Typ	RB 45 140 FT
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	110x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	365 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 7068409



### Abmessungen

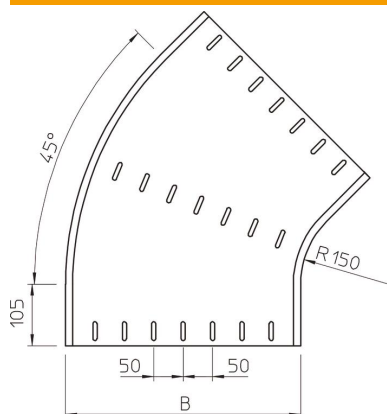

Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Maß B	400 mm
Maß R	150 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt