


Technisches Datenblatt

45°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 7068557

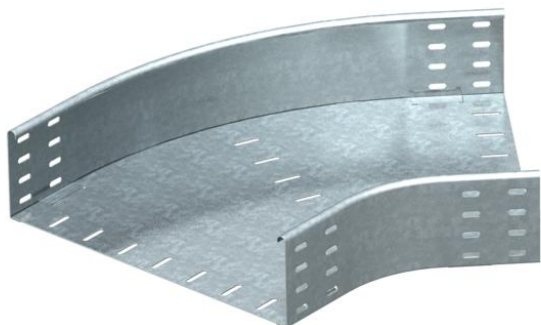

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7068557
Typ	RB 45 155 FT
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	110x550
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	500 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

45°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 7068557



Abmessungen

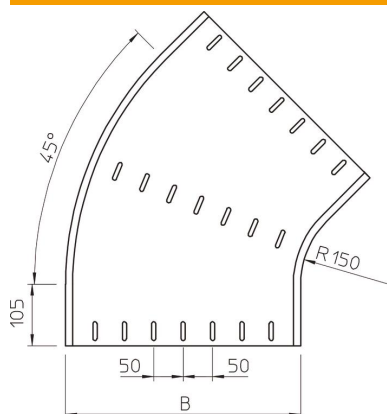

Breite	550 mm
Breite	22 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Maß B	550 mm
Maß R	150 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt