


# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 7066317

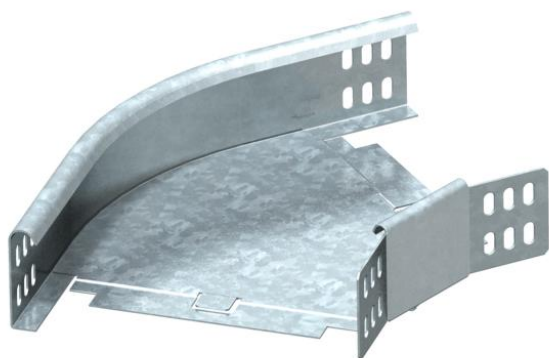

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Der Winkelverbinder WKV 35 ist für 90°-Bögen vorgesehen und wird vor Ort auf 45° angepasst. Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7066317
Typ	RB 45 630 FT
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	122,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

45°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 7066317



## Abmessungen



Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	300 mm
Maß R	50 mm

## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt