

Technisches Datenblatt

45°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 7066406



Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Formteil in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm. Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7066406
Typ	RB 45 640 FT
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	301 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

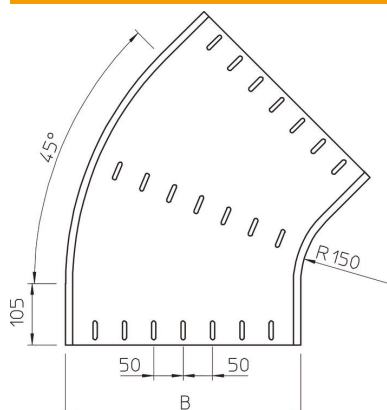

Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	400 mm
Maß R	150 mm

Technisches Datenblatt

45°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 7066406



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagebohrung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenbohrung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt