

# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen 60 FS

Artikelnummer: 7000405



Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7000405
Typ	RB 45 650 FS
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	385,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

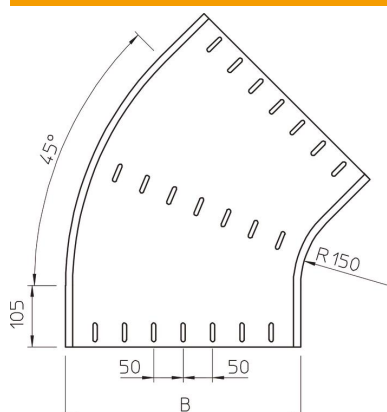

Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	500 mm
Maß R	150 mm

# Technisches Datenblatt

45°-Bogen 60 FS

Artikelnummer: 7000405



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagebohrung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenbohrung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt