


# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen 85 FT

Artikelnummer: 7067607

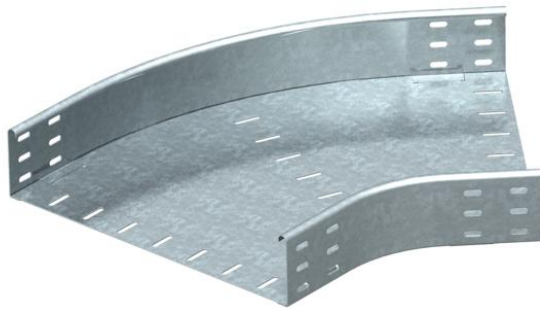

Bogen 45°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.  
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7067607
Typ	RB 45 860 FT
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	85x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	525 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

45°-Bogen 85 FT

Artikelnummer: 7067607



## Abmessungen

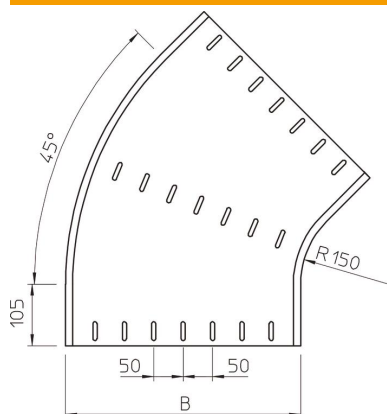

Breite	600 mm
Breite	24 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Maß B	600 mm
Maß R	150 mm

## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt