


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 7127545



Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

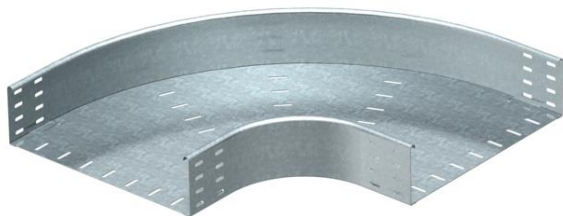


**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7127545
Typ	RB 90 155 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	110x550
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	840 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

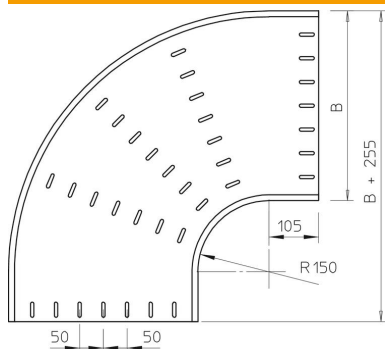

Breite	550 mm
Breite	22 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Maß B	550 mm
Maß R	150 mm

# Technisches Datenblatt

90°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 7127545



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Mit Oberteil	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt