


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 35 FT

Artikelnummer: 7124236

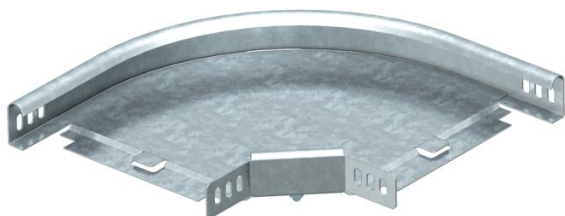

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.  
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7124236
Typ	RB 90 320 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	35x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	98 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 35 FT

Artikelnummer: 7124236



### Abmessungen

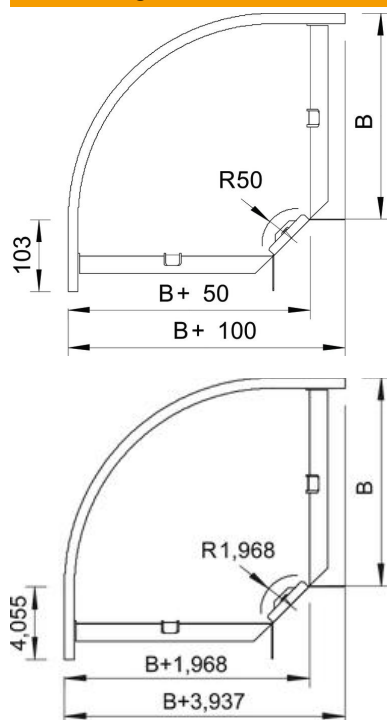

Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	35 mm
Höhe	1 in
Maß B	200 mm
Maß R	50 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Mit Oberteil	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt