

# Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 FS

Artikelnummer: 7124430



Bogen 90° für die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS 605.  
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7124430
Typ	RB 90 605 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	60x50
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	39,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 FS

Artikelnummer: 7124430



## Abmessungen

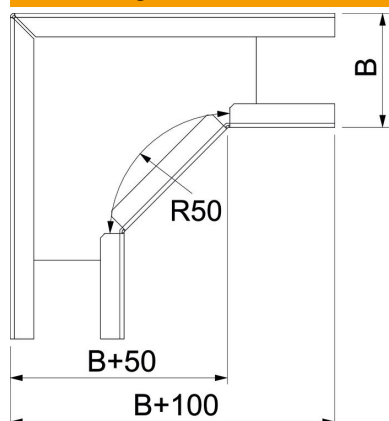

Breite	50 mm
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	50 mm
Maß R	50 mm

## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mittelieferter Verbinder
Bauform	Bogen starr
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt