


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 60 FS

Artikelnummer: 6043208

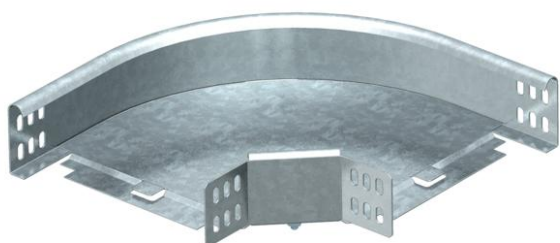

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6043208
Typ	RB 90 615 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	60x150
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	88,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 60 FS

Artikelnummer: 6043208



### Abmessungen

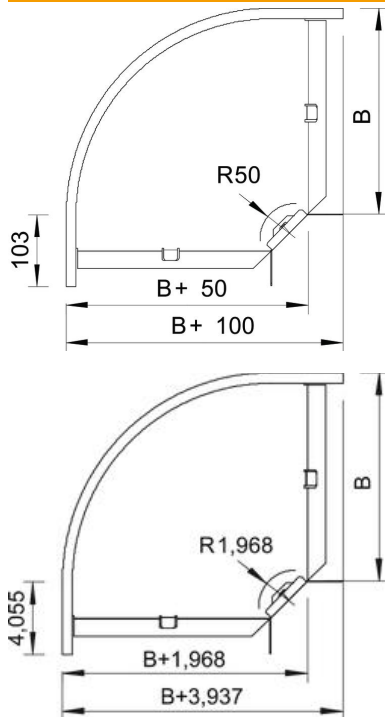

Breite	150 mm
Breite	6 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	150 mm
Maß R	50 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt