


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 7125305

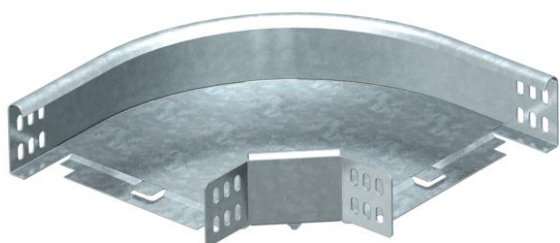

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

Die Breite 50 mm ist in eckiger Ausführung und entspricht nicht der Abbildung.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7125305
Typ	RB 90 630 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	181,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 7125305



Abmessungen

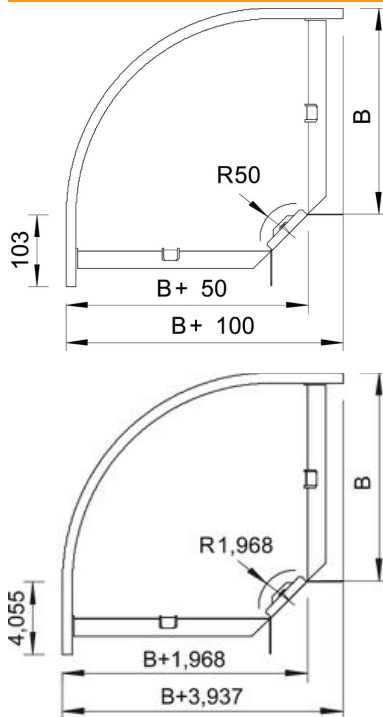

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	300 mm
Maß R	50 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Bauform	Bogen starr
Funktionserhalt	ja
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt