


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 85 FT

Artikelnummer: 7126301

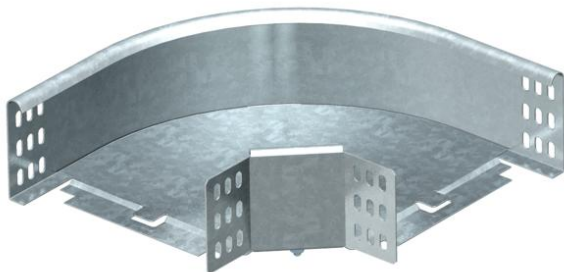

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.  
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7126301
Typ	RB 90 830 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	85x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	200 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

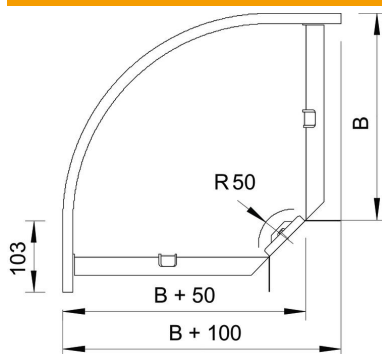

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Maß B	300 mm
Maß R	50 mm

# Technisches Datenblatt

90°-Bogen 85 FT

Artikelnummer: 7126301



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt