

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 85 FS

Artikelnummer: 7001819



Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm. Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7001819
Typ	RB 90 840 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	85x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	500 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 85 FS


Artikelnummer: 7001819



### Abmessungen

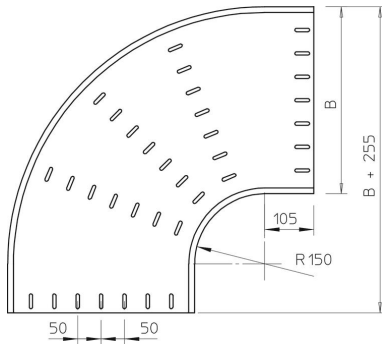

Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Maß B	400 mm
Maß R	150 mm

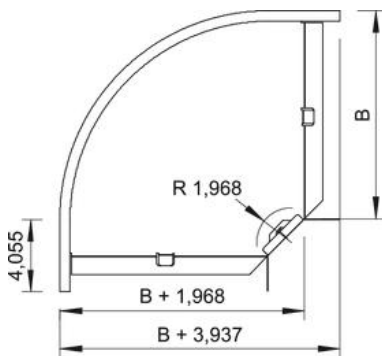

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt