

# Technisches Datenblatt

90°-Bogen 85 FS

Artikelnummer: 7001835



Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.  
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7001835
Typ	RB 90 850 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	85x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	650 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 85 FS


Artikelnummer: 7001835



### Abmessungen

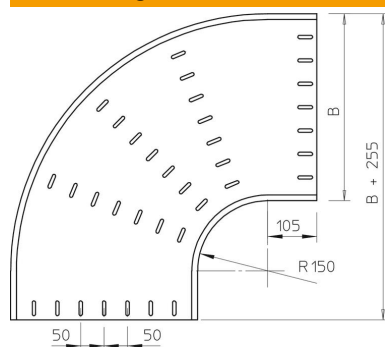

Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Maß B	500 mm
Maß R	150 mm

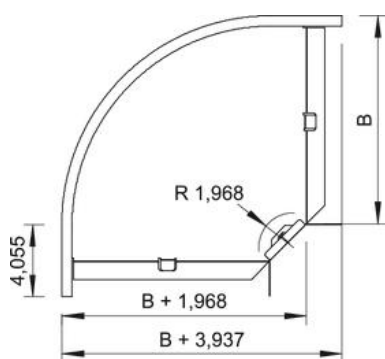

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt