


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 85 FT

Artikelnummer: 7126514

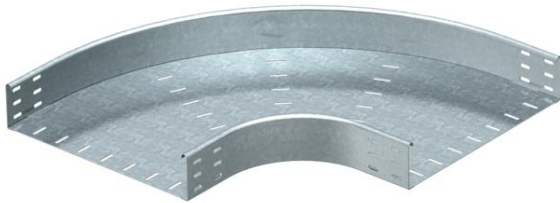

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm. Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7126514
Typ	RB 90 850 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	85x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	690 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

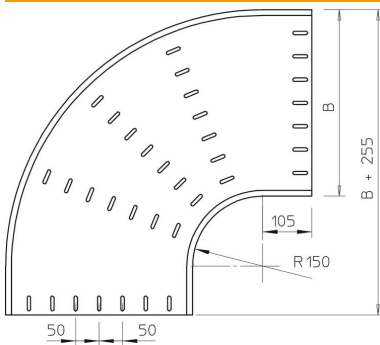

Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Maß B	500 mm
Maß R	150 mm

# Technisches Datenblatt

90°-Bogen 85 FT

Artikelnummer: 7126514



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt