

Technisches Datenblatt

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Artikelnummer: 7077106



Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Gelenkverbinder RGV 110 sind anteilig separat zu bestellen.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 7077106 |
| Typ | RGBEV 110 FT |
| Bezeichnung 1 | Gelenkbogen-Element |
| Bezeichnung 2 | vertikal |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 110x100 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 103,4 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT



Artikelnummer: 7077106

Abmessungen

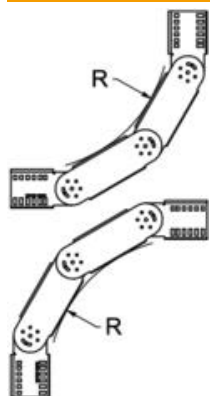

| | |
|-------------|--------|
| Breite | 100 mm |
| Breite | 4 in |
| Höhe | 110 mm |
| Höhe | 4 in |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß B | 100 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Abbiegung (Winkel) | verstellbar |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Bauform | Gelenkbogen Element |
| Funktionserhalt | nein |
| Montagebohrung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Richtungsänderung | vertikal steigend/fallend |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Seitenbohrung | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |