

Technisches Datenblatt

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS

Artikelnummer: 7005636



Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Gelenkverbinder RGV 110 sind anteilig separat zu bestellen.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 7005636 |
| Typ | RGBEV 115 FS |
| Bezeichnung 1 | Gelenkbogen-Element |
| Bezeichnung 2 | vertikal |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 110x150 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 106,7 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FS



Artikelnummer: 7005636

Abmessungen

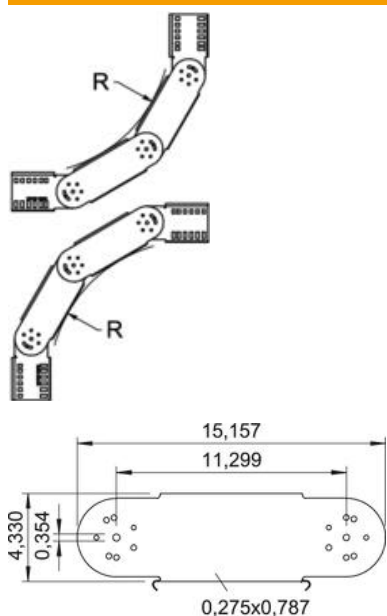

| | |
|-------------|--------|
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Höhe | 4 in |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß B | 150 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Abbiegung (Winkel) | verstellbar |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Bauform | Gelenkbogen Element |
| Funktionserhalt | nein |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Richtungsänderung | vertikal steigend/fallend |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |