

# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT

Artikelnummer: 7077300



Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Gelenkverbinder RGV 110 sind anteilig separat zu bestellen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7077300
Typ	RGBEV 130 FT
Bezeichnung 1	Gelenkbogen-Element
Bezeichnung 2	vertikal
Hersteller	OBO
Dimension	110x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	147,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogen-Element, vertikal 110 FT



Artikelnummer: 7077300

### Abmessungen

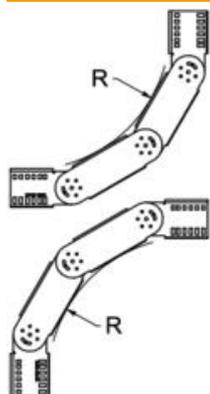

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	300 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Gelenkbogen Element
Funktionserhalt	nein
Montagebohrung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenbohrung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt