

Technisches Datenblatt

Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT

Artikelnummer: 7075154



Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Gelenkverbinder RGV 60 sind anteilig separat zu bestellen.
RGV 60 und Sechskantschrauben SKS 8x16 sind separat zu bestellen.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7075154
Typ	RGBEV 615 FT
Bezeichnung 1	Gelenkbogen-Element
Bezeichnung 2	vertikal
Hersteller	OBO
Dimension	60x150
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	60,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT




Artikelnummer: 7075154



Abmessungen

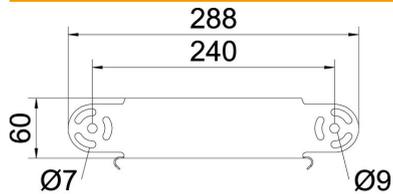

Breite	150 mm
Breite	6 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	150 mm

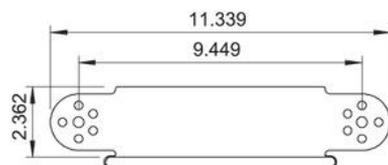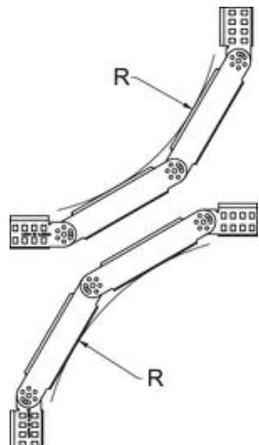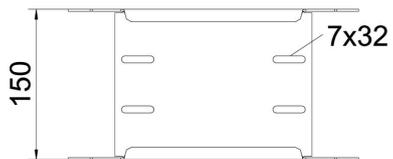

Technisches Datenblatt

Gelenkbogen-Element, vertikal 60 FT

Artikelnummer: 7075154



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Gelenkbogen Element
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt