


# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Artikelnummer: 7005482



Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.  
Gelenkverbinder RGV 85 sind anteilig separat zu bestellen.

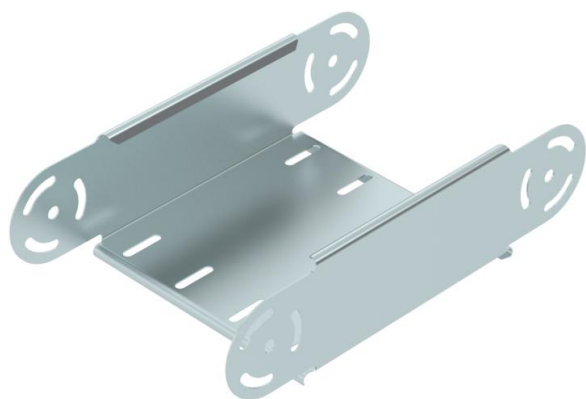

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7005482
Typ	RGBEV 820 FS
Bezeichnung 1	Gelenkbogen-Element
Bezeichnung 2	vertikal
Hersteller	OBO
Dimension	85x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	91,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.



 



# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Artikelnummer: 7005482



### Abmessungen

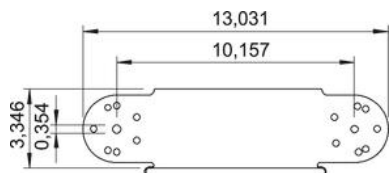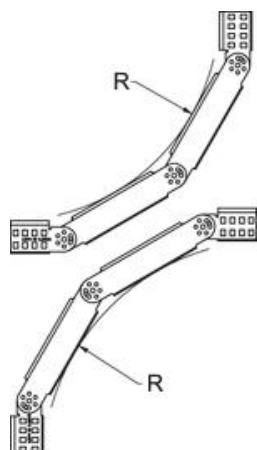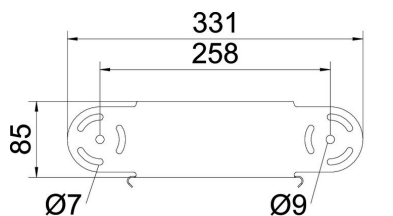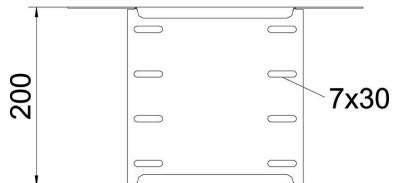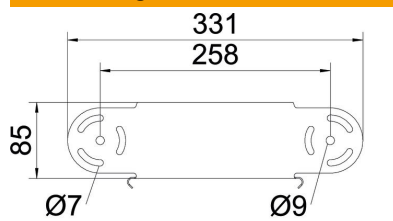

Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	200 mm

# Technisches Datenblatt

Gelenkbogen-Element, vertikal 85 FS

Artikelnummer: 7005482



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Gelenkbogen Element
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt