


Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder 110 FS

Artikelnummer: 7082037



Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 110 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

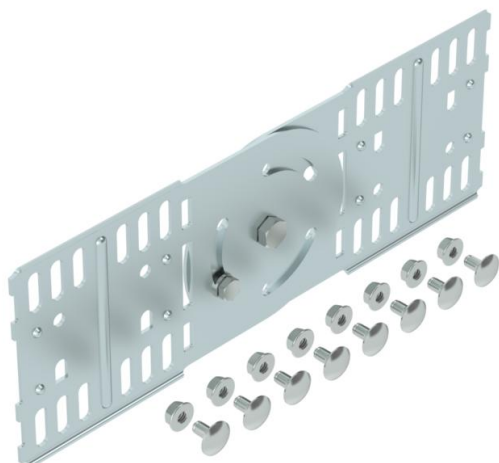

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7082037
Typ	RGV 110 FS
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	110x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	61,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder 110 FS

Artikelnummer: 7082037



Abmessungen

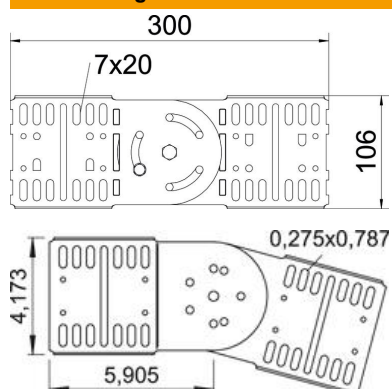

Abmessung	300 x 106
Länge	300 mm
Breite	16 mm
Höhe	106 mm
Höhe	4 in
Blechstärke	2 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	110 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	nein