


# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder 60 A4

Artikelnummer: 7082265



Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

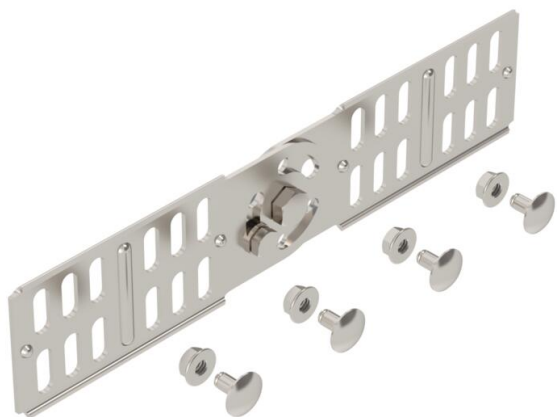

**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	7082265
Typ	RGV 60 A4
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	mit Großflächenscheibe
Hersteller	OBO
Dimension	60x260
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	25,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.



# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder 60 A4

Artikelnummer: 7082265



### Abmessungen

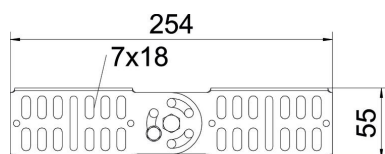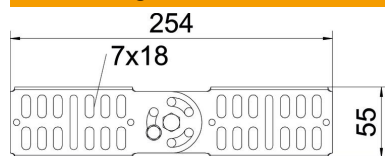

Abmessung	210 x 56,5 x 1,5
Länge	254 mm
Breite	16 mm
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,5 mm

### Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	ja
Verbindungsart	Schraubverbinder