

Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder 60 FS

Artikelnummer: 7082010



Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7082010
Typ	RGV 60 FS
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x260
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	25,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder 60 FS

Artikelnummer: 7082010



Abmessungen

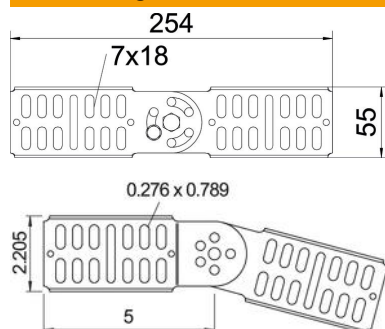

Abmessung	254 x 56
Länge	254 mm
Breite	16 mm
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	2 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	ja
Verbindungsart	Schraubverbinder