


# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder 60 FT

Artikelnummer: 7082223



Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

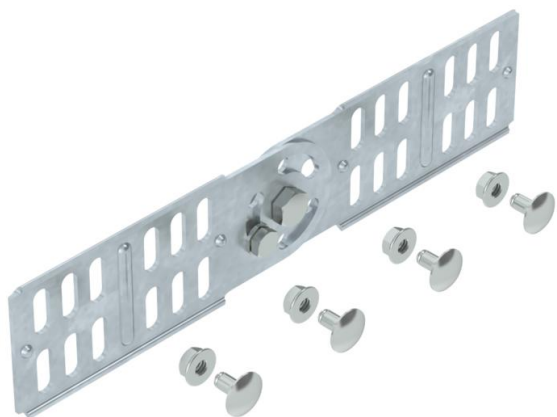

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7082223
Typ	RGV 60 FT
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x260
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,89 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder 60 FT

Artikelnummer: 7082223



### Abmessungen

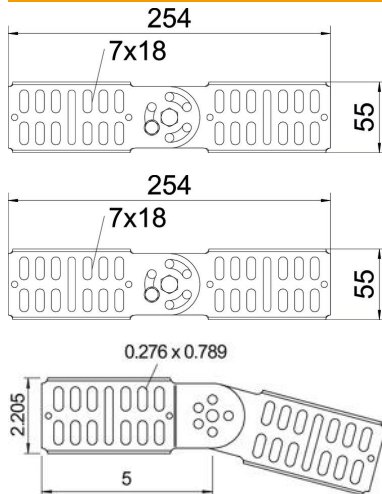

Abmessung	254 x 56
Länge	254 mm
Breite	16 mm
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	2 mm

### Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	ja
Verbindungsart	Schraubverbinder