


Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 85 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

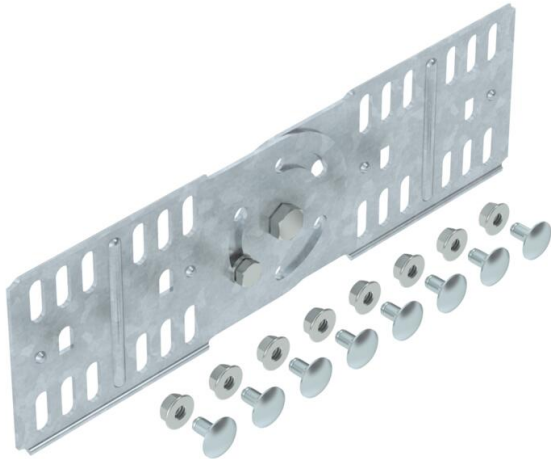

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7082320
Typ	RGV 85 FT
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	85x270
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	45,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder FT


Artikelnummer: 7082320



### Abmessungen

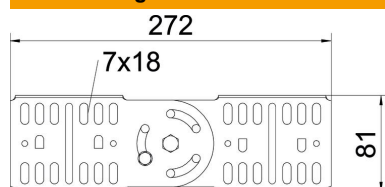

Abmessung	272 x 81
Länge	272 mm
Breite	16 mm
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Blechstärke	2 mm

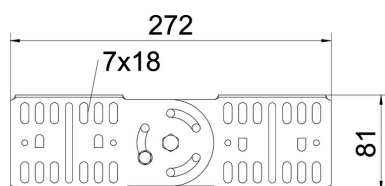

### Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	85 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder