

Technisches Datenblatt

Deckel Kreuzung FS

Artikelnummer: 7027800



Deckel für Formteil Kreuzung für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7027800
Typ	RKD 100 FS
Bezeichnung 1	Deckel
Bezeichnung 2	für Kreuzung
Hersteller	OBO
Dimension	B100mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel Kreuzung FS

Artikelnummer: 7027800



Abmessungen

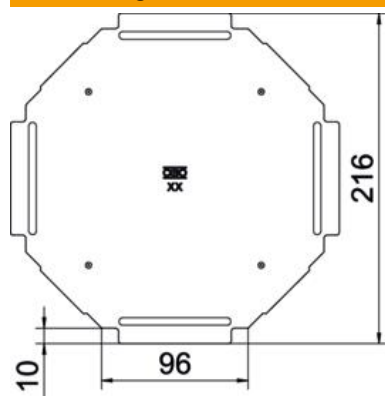

Breite	100 mm
Blechstärke	0,75 mm
Maß B	100 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	0 St.
Befestigungsart	auflegend
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C