


Technisches Datenblatt

Deckel Kreuzung DD

Artikelnummer: 7027844



Deckel für Formteil Kreuzung für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

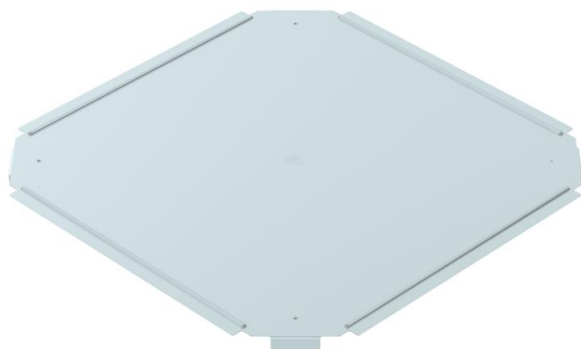

St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7027844
Typ	RKD 300 DD
Bezeichnung 1	Deckel
Bezeichnung 2	für Kreuzung
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	98 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel Kreuzung DD

Artikelnummer: 7027844



Abmessungen

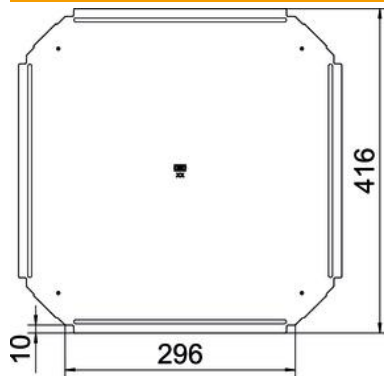

Breite	300 mm
Blechstärke	0,75 mm
Maß B	300 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	0 St.
Befestigungsart	auffliegend
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C