

Technisches Datenblatt

Deckel Kreuzung 500 A2

Artikelnummer: 7027868



Deckel für Formteil Kreuzung für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7027868
Typ	RKD 500 A2
Bezeichnung 1	Deckel
Bezeichnung 2	für Kreuzung
Hersteller	OBO
Dimension	B500mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	294 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel Kreuzung 500 A2

Artikelnummer: 7027868



Abmessungen

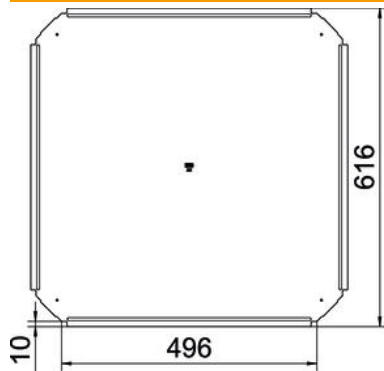

Breite	500 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	500 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	0 St.
Befestigungsart	auffliegend
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C