

# Technisches Datenblatt

## Kreuzung Magic 110 FT

Artikelnummer: 7027181



Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinntypen mit der Seitenhöhe 110 mm.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7027181
Typ	RKM 110 FT
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	110x100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	133,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kreuzung Magic 110 FT

Artikelnummer: 7027181



### Abmessungen

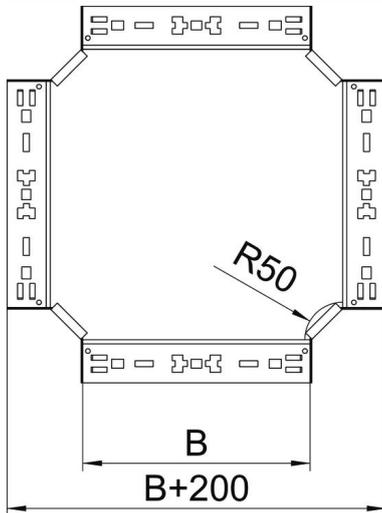

Breite	100 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	100 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung
Holmstärke	1,25 mm