


# Technisches Datenblatt

## Kreuzung Magic 35 FS

Artikelnummer: 7027241



Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.

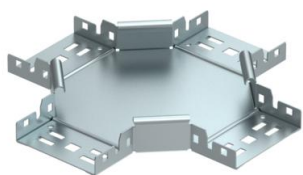

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7027241
Typ	RKM 310 FS
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	35x100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	78,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kreuzung Magic 35 FS


Artikelnummer: 7027241



### Abmessungen

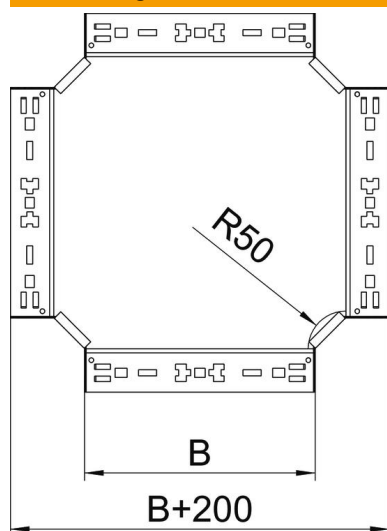

Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	35 mm
Höhe	1 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	100 mm

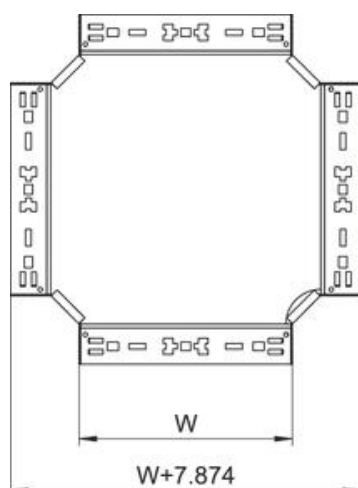

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung
Holmstärke	1,25 mm

# Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 35 FS

Artikelnummer: 7027241

