


Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 60 FS

Artikelnummer: 7027003



Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

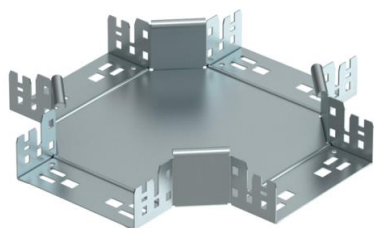

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7027003
Typ	RKM 615 FS
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x150
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	123,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 60 FS


Artikelnummer: 7027003



Abmessungen

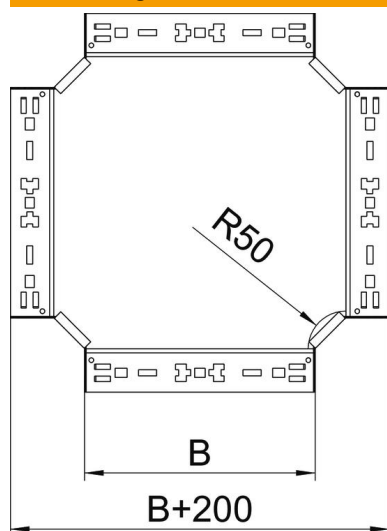

Breite	150 mm
Breite	6 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	150 mm

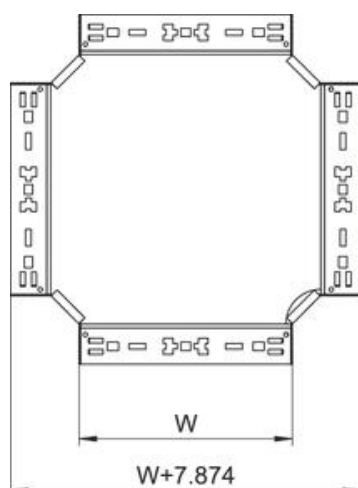

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung
Holmstärke	1,25 mm

Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 60 FS

Artikelnummer: 7027003

