


Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 60 FT

Artikelnummer: 7027025



Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinntypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

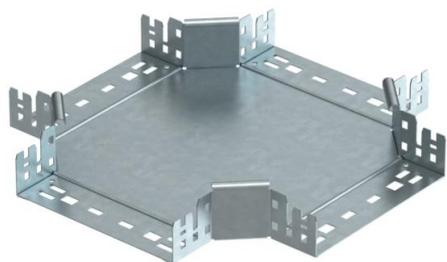

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7027025
Typ	RKM 620 FT
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	172,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 60 FT


Artikelnummer: 7027025



Abmessungen

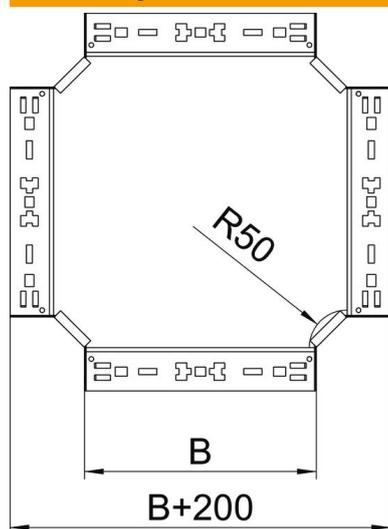

Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	200 mm

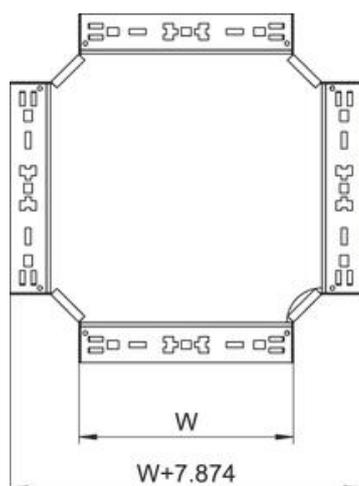

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung
Holmstärke	1,25 mm

Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 60 FT

Artikelnummer: 7027025

