


Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 60 FT

Artikelnummer: 7027027



Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

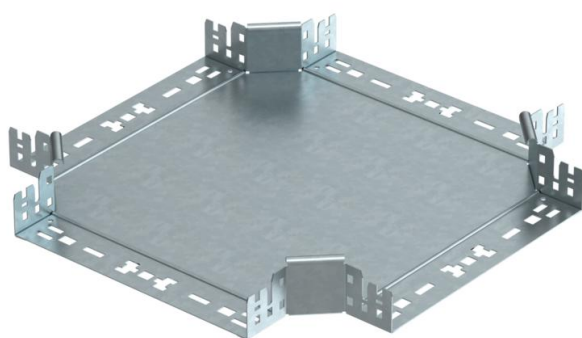

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7027027
Typ	RKM 630 FT
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	264,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 60 FT


Artikelnummer: 7027027



Abmessungen

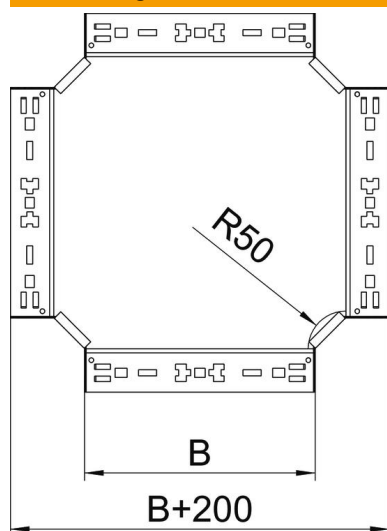

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	300 mm

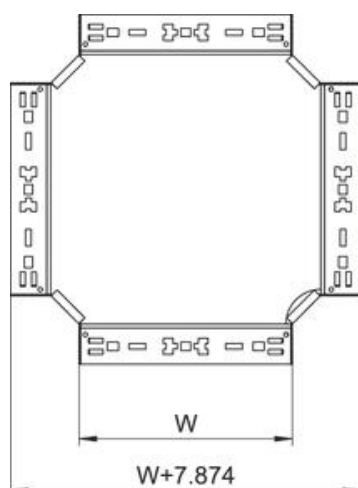

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung
Holmstärke	1,25 mm

Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 60 FT

Artikelnummer: 7027027

