


# Technisches Datenblatt

## Kreuzung Magic 60 FS

Artikelnummer: 7027009



Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

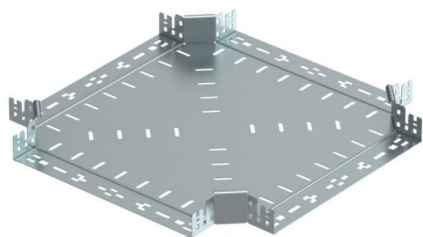

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7027009
Typ	RKM 640 FS
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	343,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kreuzung Magic 60 FS


Artikelnummer: 7027009



### Abmessungen

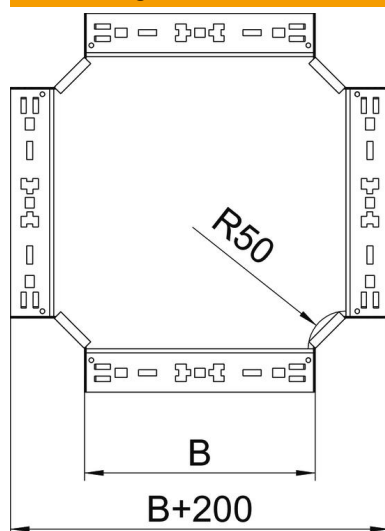

Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	400 mm

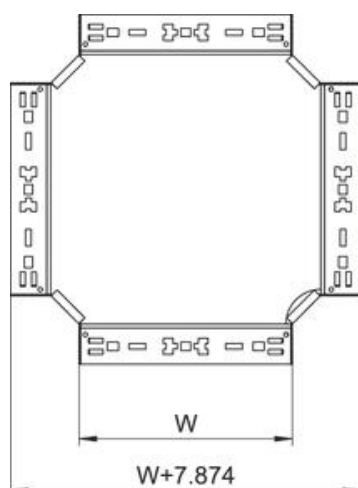

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung
Holmstärke	1,25 mm

# Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 60 FS

Artikelnummer: 7027009

