


# Technisches Datenblatt

## Kreuzung Magic 60 FT

Artikelnummer: 7027031



Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

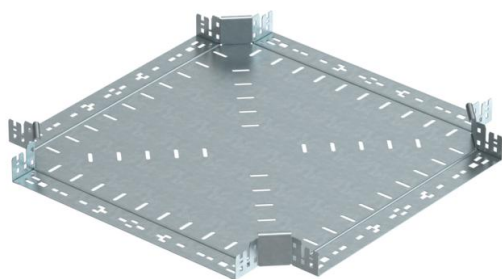

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7027031
Typ	RKM 650 FT
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	502,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Kreuzung Magic 60 FT


Artikelnummer: 7027031



### Abmessungen

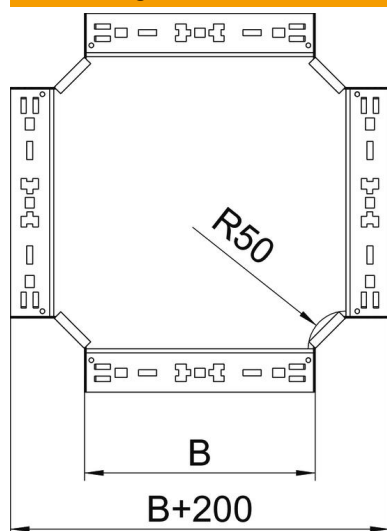

Breite	500 mm
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	500 mm

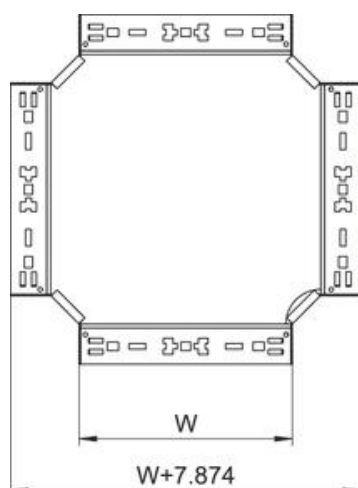

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung
Holmstärke	1,25 mm

# Technisches Datenblatt

Kreuzung Magic 60 FT

Artikelnummer: 7027031

