

# Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kasette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl

Artikelnummer: 7409014



Nivellierbare Kasette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 4 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Kasette als Blindkasette, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.



VA Edelstahl, rostfrei

## Stammdaten

Artikelnummer	7409014
Typ	RKN2 4 VS 20
Bezeichnung 1	Quadratische Kasette
Bezeichnung 2	blind
Hersteller	OBO
Dimension	200x200mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	341 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl




Artikelnummer: 7409014



## Abmessungen

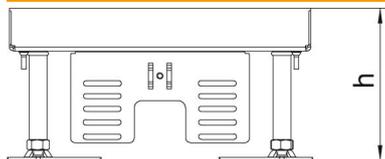

Länge	199 mm
Breite	199 mm
Maß h	100 mm

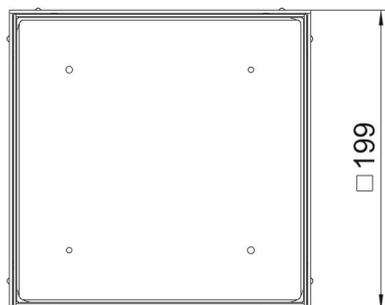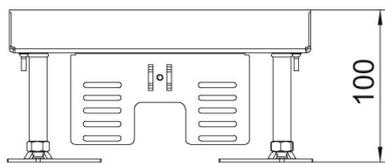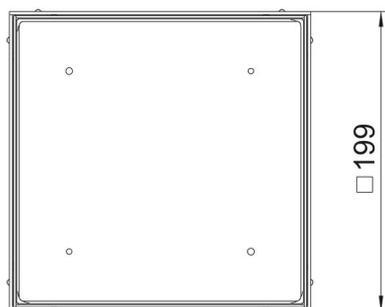

# Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl

Artikelnummer: 7409014



## Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	0
Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenausschnitt/Montageöffnung	201x201
Bodenpflege	nass
Entkoppelbar	nein
Fußbodenhöhe max.	150 mm
Fußbodenhöhe min.	100 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
Länge Einbaumaß	201 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	4
Nivellierbereich max.	150 mm
Nivellierbereich min.	100 mm
Norm	EN 50085-2-2
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	nein
Typ des Einbausystems	UT3
Vertikale Last, große Fläche	bis 15.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Zulassungen	VDE