


Technisches Datenblatt

Kreuzung 110 FT

Artikelnummer: 7115210

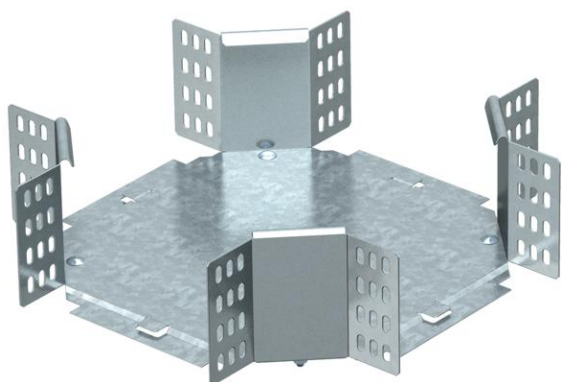

Kreuzung, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand ausgeliefert. Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7115210
Typ	RK 120 FT
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	110x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	175 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kreuzung 110 FT

Artikelnummer: 7115210



Abmessungen

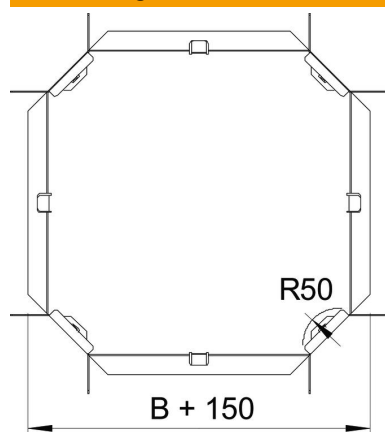

Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Maß B	200 mm
Maß R	50 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1 mm
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm