


# Technisches Datenblatt

## Kreuzung 110 FT

Artikelnummer: 7115504

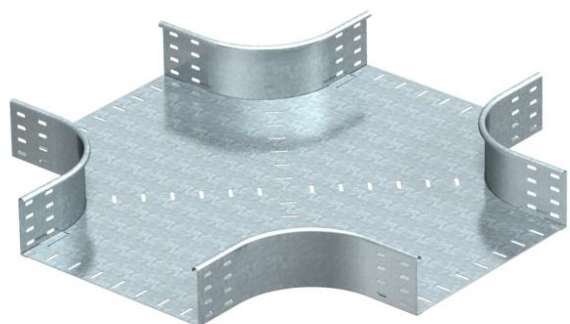

Kreuzung, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7115504
Typ	RK 150 FT
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	110x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1180 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

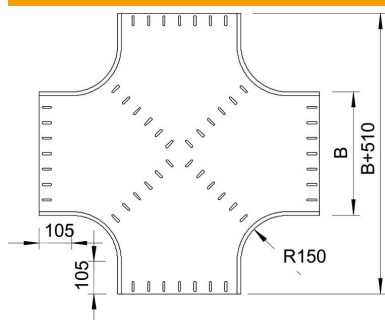

Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Maß R	150 mm

# Technisches Datenblatt

Kreuzung 110 FT

Artikelnummer: 7115504



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1,5 mm
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm